

HOMEGUARD™

vous avertit en cas de danger



*Partez l'esprit tranquille : vous êtes prévenu(e)
par téléphone en cas de danger.*

*En sécurité seul(e) à la maison : la touche de détresse
vous permet d'avertir vos voisins ou vos amis en cas d'urgence.*

Effet dissuasif grâce à une sirène incorporée.

MARMITEK®



Unité de base



 
Commande à distance

HOMEGUARD

- Partez l'esprit tranquille : vous êtes prévenu(e) (ou votre voisin par exemple) par téléphone en cas de danger. Trois numéros de téléphone peuvent être programmés.
- Aucun accessoire supplémentaire n'est requis : le détecteur de mouvements, le sélecteur téléphonique et la sirène ont été intégrés au système.
- En sécurité seul(e) à la maison : la touche de détresse vous permet d'avertir vos voisins ou vos amis en cas d'urgence. Installation possible d'une alarme silencieuse.
- Activation via un clavier et une commande à distance (fonctionne à travers les murs et les plafonds).
- Possibilité de connexion de capteurs supplémentaires, tels qu'un contact de porte / fenêtre ou un détecteur de chaleur.
- Conception extrêmement compacte.





COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



TÉLÉPHONIQUE



 CONNEXION DESTINÉE À UN CONTACT DE PORTE / FENÊTRE PAR EXEMPLE

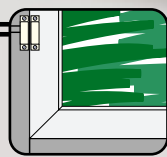

230V



4 COMMANDES À DISTANCE AU MAXIMUM



DÉTECTEUR DE FUMÉE SANS FIL SD90 (EN OPTION)



1. Sirène de 90 dB.
2. Détecteur de mouvements PIR.
3. Sélecteur téléphonique intégré.
4. Entrée supplémentaire pour le détecteur de chaleur ou le contact de porte / fenêtre par exemple.
5. Commande à distance pour les opérations d'activation et de désactivation et la fonction 'détresse'.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UNITÉ DE BASE

- Portée PIR : 180° - 6 mètres, tout droit 12 mètres (déconnexion PIR possible).
- Sirène : 90dB (déconnexion possible).
- Alimentation : 230 V AC, 12 V DC (adaptateur fourni).
Pile de secours de 9V (durée max. de 8 heures en cas d'utilisation d'une pile alcaline).
- Sélecteur téléphonique : Agréé R&TTE. 3 numéros de téléphone au max. (16 chiffres au max.). Possibilité d'interruption du système PABX / central privé. Arrêt du sélecteur téléphonique après confirmation de la réception. Puce de reconnaissance vocale intégrée accompagnée d'un message d'accueil fixe (Français, Anglais, Allemand, Hollandais).
- Entrée externe : Connexion destinée à un contact N/O ou N/C externe sans potentiel (p. ex. capteur magnétique).
- Dimension : 130 x 75 x 60 mm (H x l x P).
- Matériel livré : HomeGuard unité de base, télécommande, adaptateur secteur, câble téléphonique, câble pour le détecteur extérieur, alimentation de secours par piles (9V), guide utilisateur Français / Anglais / Allemand / Hollandais.

COMMANDE À DISTANCE (KR21)

- Fréquence : 433,92 MHz (fonctionne à travers les planchers et les murs).
- Fonctions : 1. Alarme activée (munie d'un dispositif visant à ralentir la sortie).
2. Alarme désactivée.
3. Signal de détresse (alarme directe).
- Codes uniques : 64000.
- Alimentation : Pile au lithium de 3 V CR2016 (2x).
- Dimension : 56 x 38 x 12mm.

Extensible jusqu'à un maximum de 4 commandes à distance par unité de base. La même commande à distance peut être utilisée pour plusieurs unités de base.

DISPONIBLES

- Ensemble HomeGuard (HomeGuard unité de base + commande à distance KR21).
réf. art. 09263 09156 09154 09155 09265 09148.
- Commande à distance KR21 supplémentaire.
- Détecteur de fumée sans fil SD10.

réf. art. 09169
réf. art. 09652